


# Технический паспорт

## Крышка

Артикульный номер: 6227364



Крышка для листовых и лестничных лотков для больших расстояний, высота боковой стенки которых составляет 110 и 160 мм. Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью. При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.

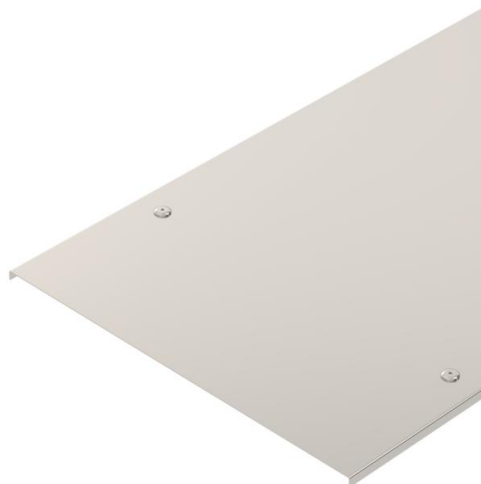

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6227364
Тип	WDRL 111640 A2
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	Сис каб лот д.бол рас110 и 160
Производитель	OBO
Размер	400x3000
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	513 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

Крышка

Артикульный номер: 6227364



## Размеры

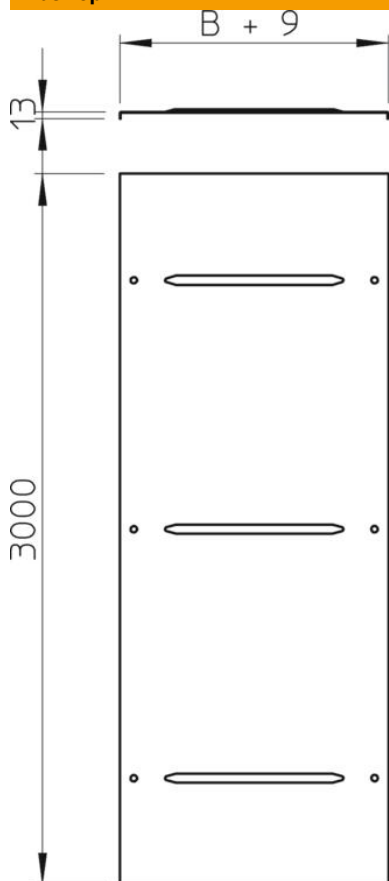

Длина	3 000 мм
Ширина	400 мм
Высота	13 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	400 мм
Размер Н	15 мм
Размер L	3 000 мм

## Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет