


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором DD

Артикульный номер: 6232408

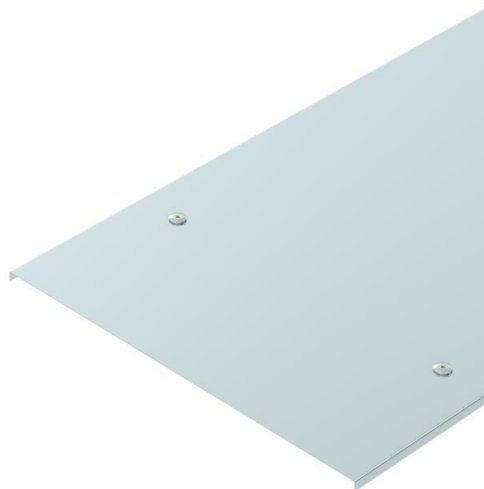

Крышка для кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм.
Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.
При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.



St

Сталь

DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6232408
Тип	WKLD 2050 DD
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	Сис каб лот д.бол 200
Производитель	OBO
Размер	500x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	527,34 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором DD

Артикульный номер: 6232408



Размеры

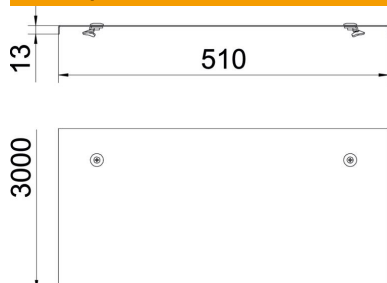

Длина	3 000 мм
Ширина	500 мм
Высота	200 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	500 мм
Размер Н	15 мм
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет