


Технический паспорт

Угловой соединитель FS

Артикульный номер: 6043038

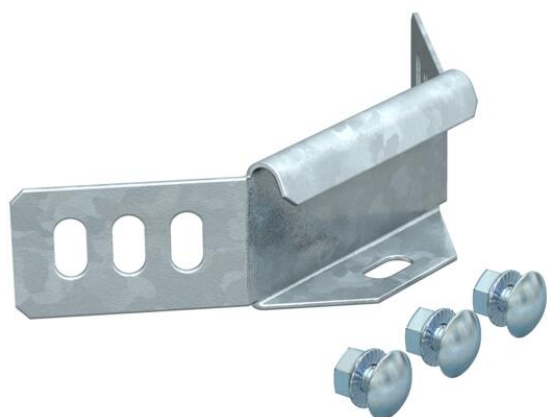

Угловой соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6043038
Тип	WKV 35 FS
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	6,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,324 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Угловой соединитель FS


Артикульный номер: 6043038



Размеры



Длина	145 мм
Ширина	55 мм
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1,25 мм

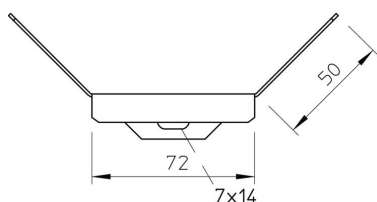

Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель