


# Технический паспорт

## Угловой соединитель 60 FS

Артикульный номер: 6043062



Угловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стороны которых составляет 60 мм.  
В комплект поставки входит соответствующий крепежный материал.

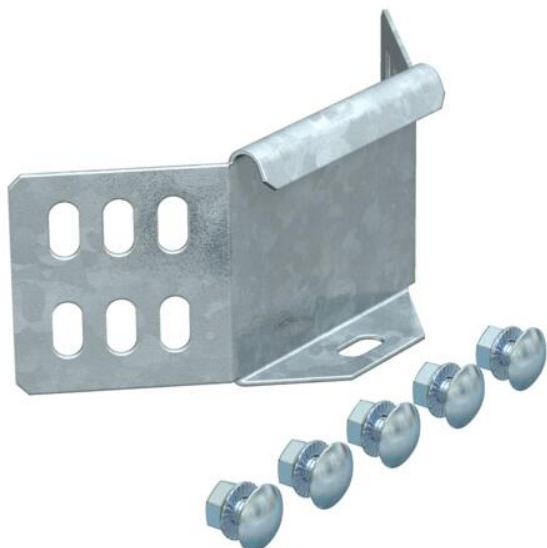

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6043062
Тип	WKV 60 FS
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	14,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4996 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Угловой соединитель 60 FS

Артикульный номер: 6043062



### Размеры

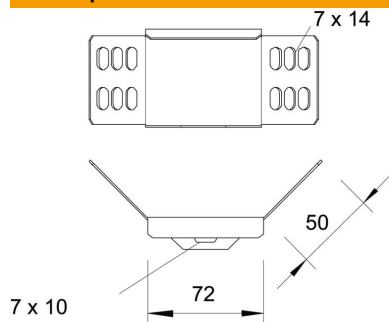

Длина	72 мм
Ширина	50 мм
Высота	62 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель