

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 A4

Артикульный номер: 6312552



Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6312552
Тип	WLB 90 113 A4
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x300
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1030 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	51,2099 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 А4

Артикульный номер: 6312552



Размеры

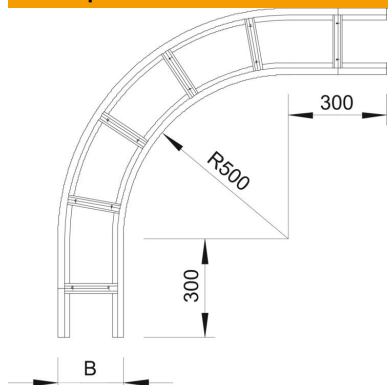

Ширина	300 мм
Высота	110 мм
Размер В	300 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм