

# Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 A4

Артикульный номер: 6312556



Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6312556
Тип	WLB 90 115 A4
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x500
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1151,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	59,6073 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 А4

Артикульный номер: 6312556



## Размеры

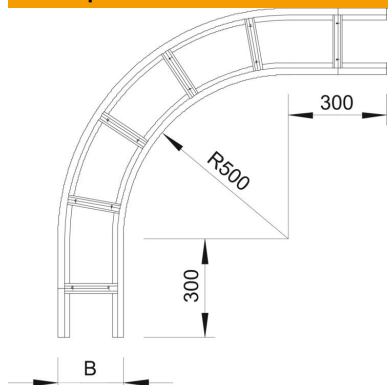

Ширина	500 мм
Высота	110 мм
Размер B	500 мм
Размер R	500 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм