

Технический паспорт

Угловая секция 90° 200 FT

Артикульный номер: 6233422



Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6233422
Тип	WLB 90 2020 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 200
Производитель	OBO
Размер	200x200
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1881 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

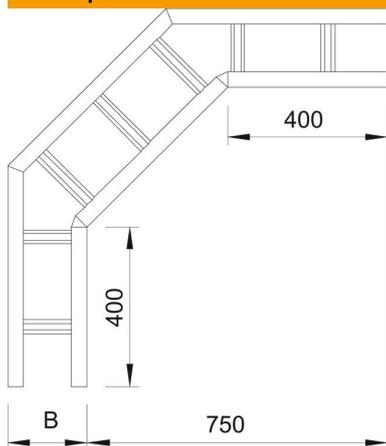

Ширина	200 мм
Высота	200 мм
Размер B	200 мм
Размер R	200 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 200 FT

Артикульный номер: 6233422



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2,5 мм