

Технический паспорт

Угловая секция 90° 200 FT

Артикульный номер: 6233465



Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6233465
Тип	WLB 90 2060 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 200
Производитель	OBO
Размер	200x600
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2600 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

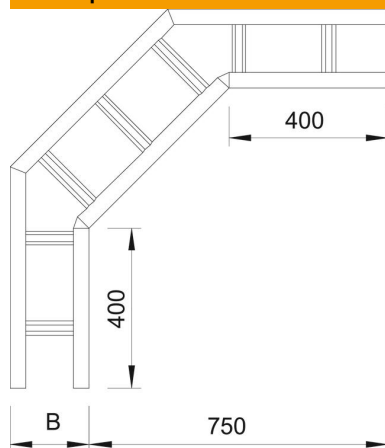

Ширина	600 мм
Высота	200 мм
Размер B	600 мм
Размер R	600 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 200 FT

Артикульный номер: 6233465



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2,5 мм