

# Технический паспорт

## Крестообразная секция 110 FT

Артикульный номер: 6312934



Крестообразная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.  
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные


Артикульный номер	6312934
Тип	WLK 1120 FT
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2623,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	65,5201 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Крестообразная секция 110 FT

Артикульный номер: 6312934

### Размеры

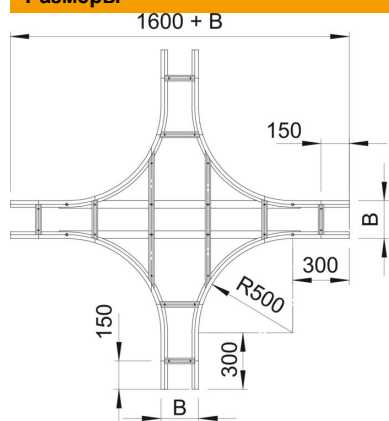

Ширина	200 мм
Высота	110 мм
Размер B	200 мм
Размер R	500 мм

### Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм