

Технический паспорт

Крестообразная секция 110 FT

Артикульный номер: 6312950



Крестообразная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6312950
Тип	WLK 1140 FT
Обозначение 1	Крестообразная секция
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3001,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	71,0031 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крестообразная секция 110 FT



Артикульный номер: 6312950

Размеры

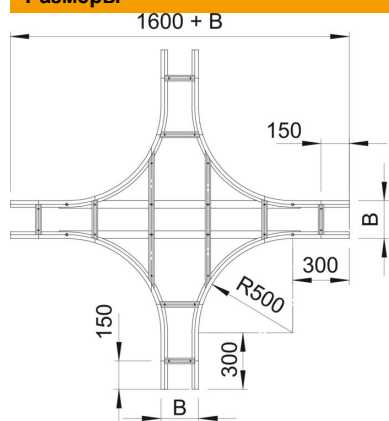

Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Размер B	400 мм
Размер R	500 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм