

Технический паспорт

T-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6312721



T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6312721
Тип	WLT 1130 FT
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2017 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	50,5469 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

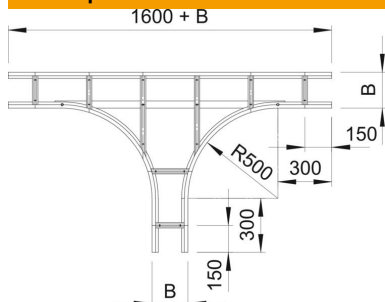

Ширина	300 мм
Высота	110 мм
Размер B	300 мм
Размер R	500 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6312721



Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм