


# Технический паспорт

## T-образная секция 110 A4

Артикульный номер: 6312819

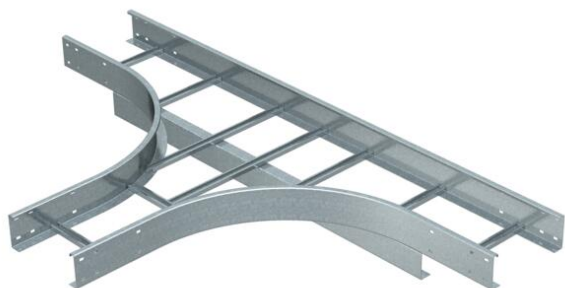

T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6312819
Тип	WLT 1140 A4
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x400
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1990 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	80,0084 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

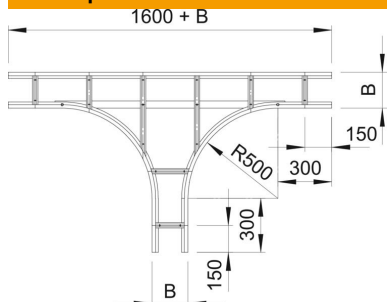

Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Размер B	400 мм
Размер R	500 мм

# Технический паспорт

Т-образная секция 110 А4

Артикульный номер: 6312819



## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм