


# Технический паспорт

## T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6312675

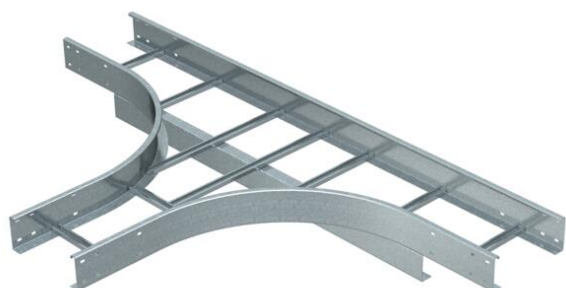

T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6312675
Тип	WLT 1160 FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2340 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	61,7337 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

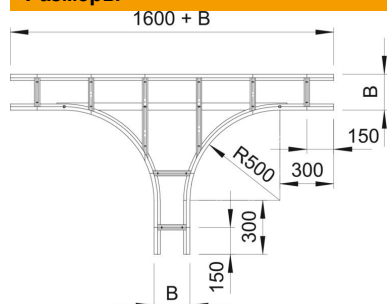

Ширина	600 мм
Высота	110 мм
Размер B	600 мм
Размер R	500 мм

# Технический паспорт

Т-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6312675



## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм