


Технический паспорт

Т-образная секция 160 A4

Артикульный номер: 6229820

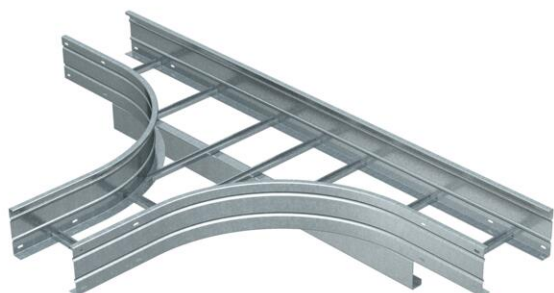

Т-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6229820
Тип	WLT 1620 A4
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для лес.лотка д.бол расст. 160
Производитель	OBO
Размер	160x200
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2249 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	88,4376 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

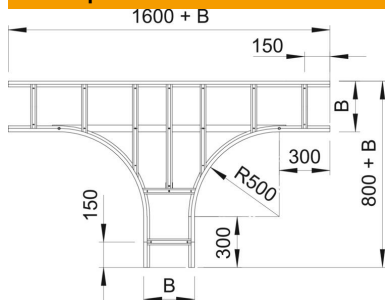

Ширина	200 мм
Высота	160 мм
Размер B	200 мм
Размер R	500 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 160 А4

Артикульный номер: 6229820



Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм