


# Технический паспорт

## T-образная секция 160 FT

Артикульный номер: 6229743

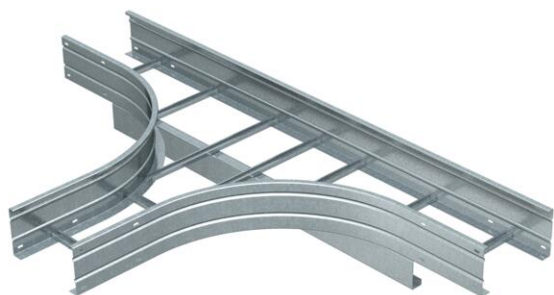

T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6229743
Тип	WLT 1640 FT
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	для лес.лотка д.бол расст. 160
Производитель	OBO
Размер	160x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2725 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	76,7821 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

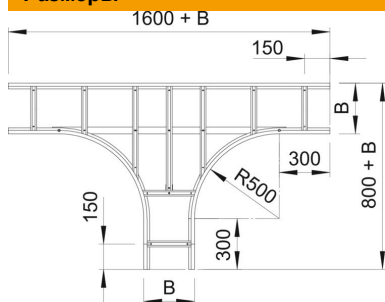

Ширина	400 мм
Высота	160 мм
Размер B	400 мм
Размер R	500 мм

# Технический паспорт

Т-образная секция 160 FT

Артикульный номер: 6229743



## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2 мм