


Технический паспорт

T-образная секция 160 FT

Артикульный номер: 6229751

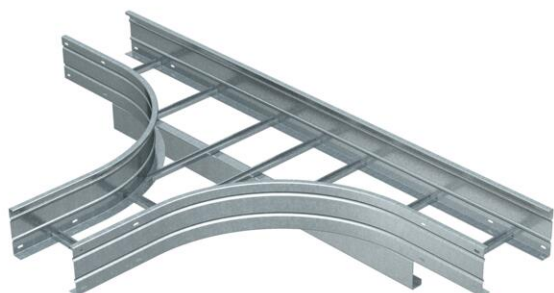

T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 6229751 |
| Тип | WLT 1650 FT |
| Обозначение 1 | T-образная секция |
| Обозначение 2 | для лес.лотка д.бол расст. 160 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 160x500 |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 2885 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 81,3332 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Размеры

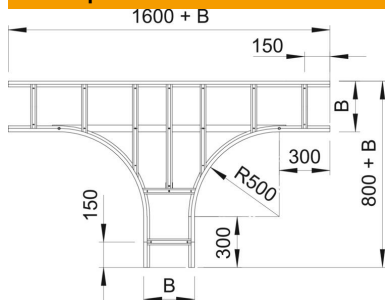

| | |
|----------|--------|
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 160 мм |
| Размер B | 500 мм |
| Размер R | 500 мм |

Технический паспорт

Т-образная секция 160 FT

Артикульный номер: 6229751



Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Конструкция перекладин | Профиль неперфорированный |
| Конструкция бокового профиля | Плоский профиль |
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | да |
| Толщина борта | 2 мм |