


# Технический паспорт

## T-образная секция 200 FT

Артикульный номер: 6233643

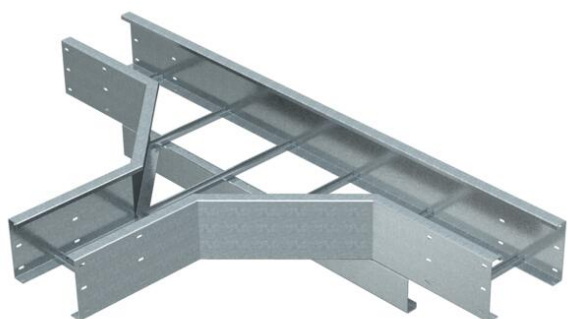

T-образная секция горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм. Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6233643
Тип	WLT 2040 FT
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 200
Производитель	OBO
Размер	200x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3787 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	84,1177 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

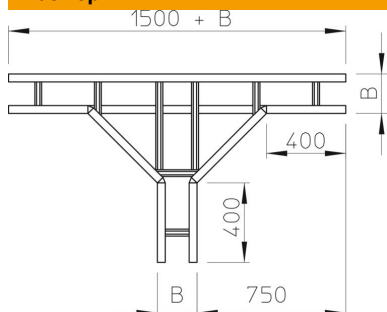

Ширина	400 мм
Высота	200 мм
Размер B	400 мм
Размер R	500 мм

# Технический паспорт

Т-образная секция 200 FT

Артикульный номер: 6233643



## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Толщина борта	2,5 мм