


# Технический паспорт

Крепежная скоба, заводская норма 7855, с одной лапкой

Артикульный номер: 1043048

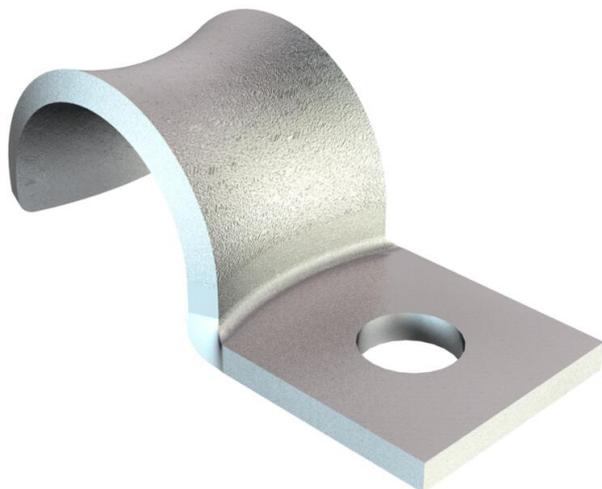

Размеры согласно норме Siemens SN 78550 форме А; имеет сильно закругленные края, поэтому особо подходит для тонких проводов. \*Размеры 2 - 10 не предназначены для приборов для забивания болтов и гвоздей.



St

Сталь

GTP

Гальванически оцинкованный, прозрачный пассивированный

## Исходные данные

Артикульный номер	1043048
Тип	WN 7855 A 3
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	3mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,05 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,001 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крепежная скоба, заводская норма 7855, с одной лапкой

Артикульный номер: 1043048



## Размеры

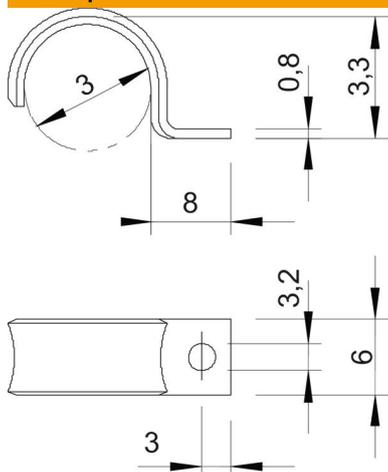

Размер A	3 мм
Размер b	6 мм
Размер D	3 мм
Размер d	3,2 мм
Размер H	3,3 мм
Размер L	8 мм
Размер t	0,8 мм

## Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	3
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	3,2 мм
Прочность материала	0,8 мм
Номинальный диаметр	3 мм
Устойчив к УФ	да