

Технический паспорт

Крепежная скоба, заводская норма 7855, с одной лапкой

Артикульный номер: 1043072



Размеры согласно норме Siemens SN 78550 форме A; имеет сильно закругленные края, поэтому особо подходит для тонких проводов. *Размеры 2 - 10 не предназначены для приборов для забивания болтов и гвоздей.



St Сталь

GTP Гальванически оцинкованный, прозрачный пассивированный

Исходные данные

Артикульный номер	1043072
Тип	WN 7855 A 4.5
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	4,5mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,074 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0017 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, заводская норма 7855, с одной лапкой

Артикульный номер: 1043072



Размеры

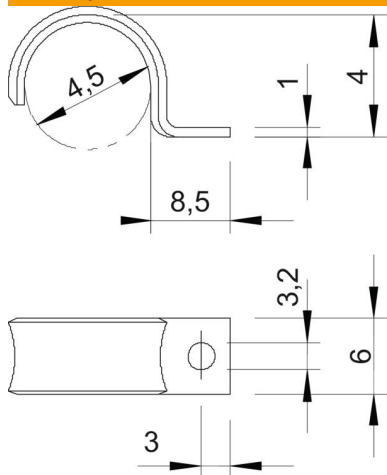

Длина	8,5 мм
Ширина	6 мм
Высота	4 мм
Размер A	3 мм
Размер b	6 мм
Размер D	4,5 мм
Размер d	3,2 мм
Размер H	4 мм
Размер L	8,5 мм
Размер t	1 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	4,5
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	3,2 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	4,5 мм
Устойчив к УФ	да