


# Технический паспорт

Крепежная скоба, заводская норма 7855, с двумя лапками

Артикульный номер: 1044176

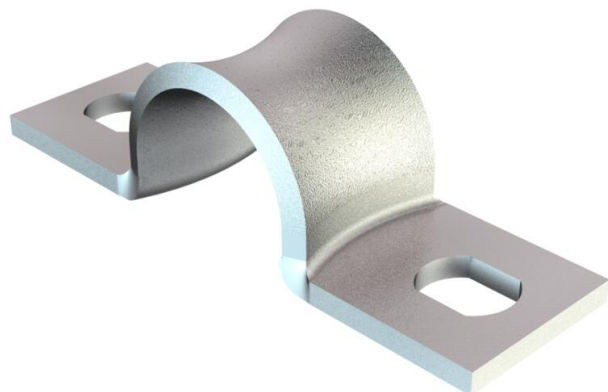

Размеры согласно норме Siemens SN 78550 форме А; имеет сильно закругленные края, поэтому особо подходит для тонких проводов.

\*Размеры 3 - 10 не предназначены для оборудования автоматического забивания гвоздей.



**St** Сталь

**GTP** Гальванически оцинкованный, прозрачный пассивированный

## Исходные данные

Артикульный номер	1044176
Тип	WN 7855 B 9
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	9mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,222 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0052 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крепежная скоба, заводская норма 7855, с двумя лапками

Артикульный номер: 1044176



## Размеры

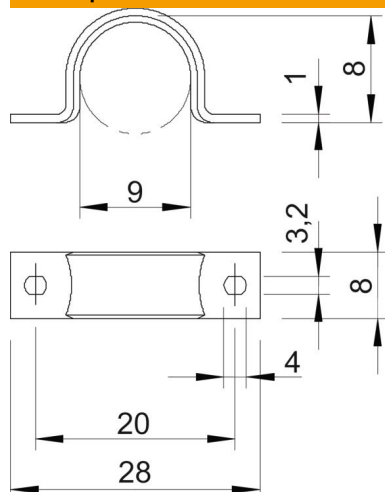

Длина	28 мм
Ширина	8 мм
Высота	8 мм
Размер A	28 мм
Размер B	20 мм
Размер b	8 мм
Размер D	9 мм
Размер d	3,2 мм
Размер e	4 мм
Размер h	8 мм
H	
Размер L	28 мм
Размер t	1 мм

## Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	3,2 x 4 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	9 мм
Устойчив к УФ	да