

# Технический паспорт

## T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6098421



T-образное/крестовое соединение для горизонтального монтажа. Для всех кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.  
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6098421
Тип	WRAA 160 FS
Обозначение 1	T-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для каб лотка д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1995 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	72,4902 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6098421



### Размеры

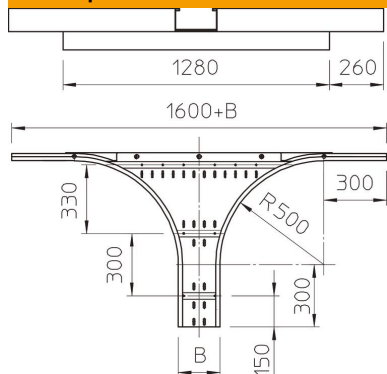

Ширина	600 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	2 мм
Размер B	600 мм

### Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен