


# Технический паспорт

## Т-образное/крестовое соединение 160 FT

Артикульный номер: 6098827

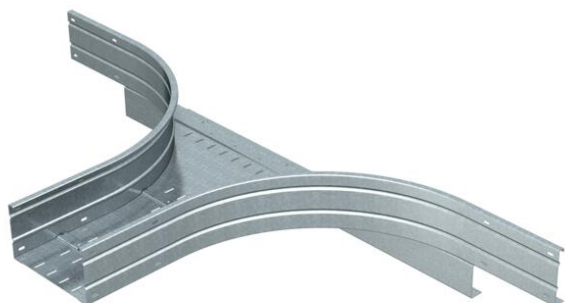

Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех листовых кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.  
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6098827
Тип	WRAA 162 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для каб лотка д.бол раст 160
Производитель	OBO
Размер	160x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1865 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	64,9936 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

T-образное/крестовое соединение 160 FT

Артикульный номер: 6098827



## Размеры

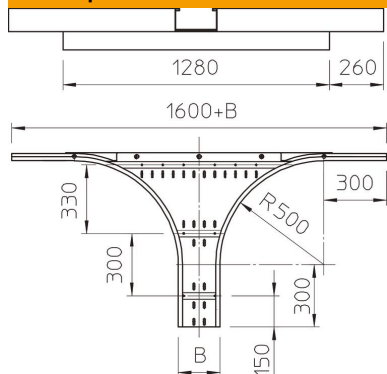

Ширина	200 мм
Высота	160 мм
Толщина листа	2 мм
Размер B	200 мм
Размер R	500 мм

## Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	2 мм