


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 160 FT

Артикульный номер: 6098835

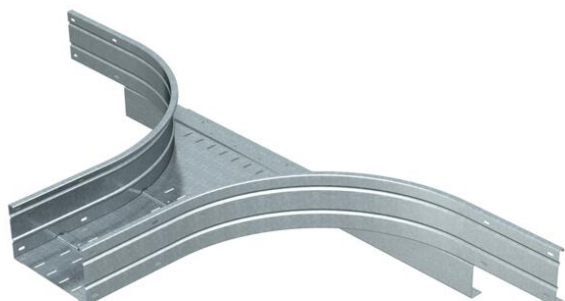

Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех листовых кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6098835
Тип	WRAA 164 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	для каб лотка д.бол раст 160
Производитель	OBO
Размер	160x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2170 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	77,6535 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образное/крестовое соединение 160 FT

Артикульный номер: 6098835



Размеры

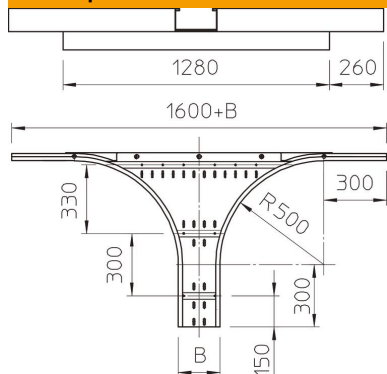

Ширина	400 мм
Высота	160 мм
Толщина листа	2 мм
Размер B	400 мм
Размер R	500 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Толщина материала пластины дна	1,5 мм
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	2 мм