


Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 6098344

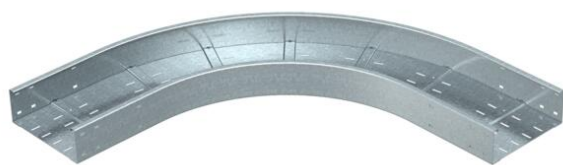

Горизонтальная угловая секция 90° для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6098344
Тип	WRB 90 120 FT
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для каб лотка д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1208,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	30,8809 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

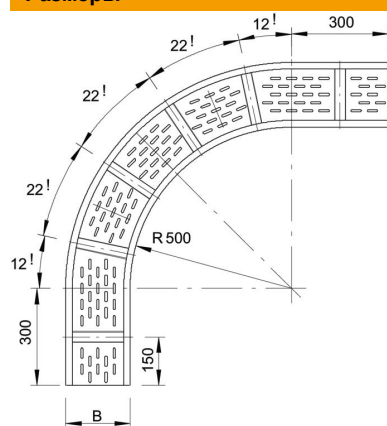

Ширина	200 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	2 мм
Размер В	200 мм

Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FT

Артикульный номер: 6098344



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Монтажное отверстие в основании	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	да
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен