

Технический паспорт

Угловая секция 90° 160 FT

Артикульный номер: 6098738



Горизонтальная угловая секция 90° для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки которых составляет 160 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 6098738 |
| Тип | WRB 90 164 FT |
| Обозначение 1 | Угловая секция 90° |
| Обозначение 2 | для каб лотка д.бол раст 160 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 160x400 |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 2023 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Размеры

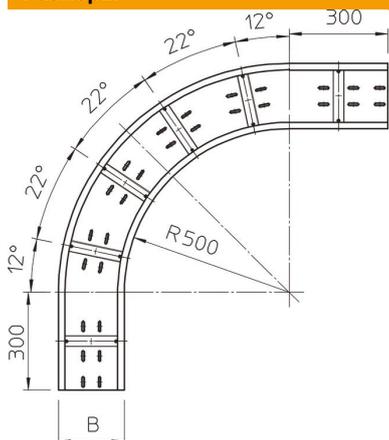

| | |
|---------------|--------|
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 160 мм |
| Толщина листа | 2 мм |
| Размер В | 400 мм |
| Размер R | 500 мм |

Технический паспорт

Угловая секция 90° 160 FT

Артикульный номер: 6098738



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Изгиб (угол) | 90° |
| Конструкция соединителей | Без соединителя |
| Монтажное отверстие в основании | да |
| Схема расположения отверстий NATO | нет |
| Изменение направления | горизонтальный |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Боковая перфорация | нет |
| Конструкция для больших расстояний | да |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен |