


Технический паспорт

Шарнирный соединитель A2

Артикульный номер: 6091338

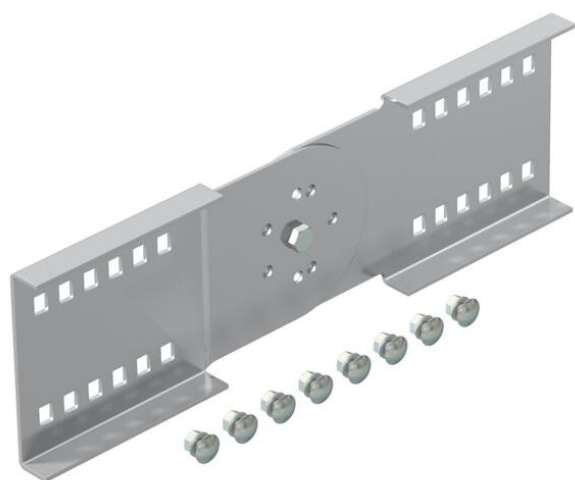

Шарнирный соединитель для листовых лотков и лотков лестничного типа для больших расстояний (высота боковой стенки: 110 мм). В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6091338
Тип	WRGV 110 A2
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	д.сист каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x380
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	120 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	9,0969 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель A2

Артикульный номер: 6091338



Размеры

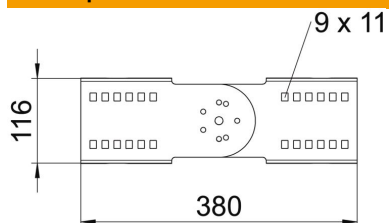

Длина	380 мм
Ширина	20 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель