


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FS

Артикульный номер: 6091318

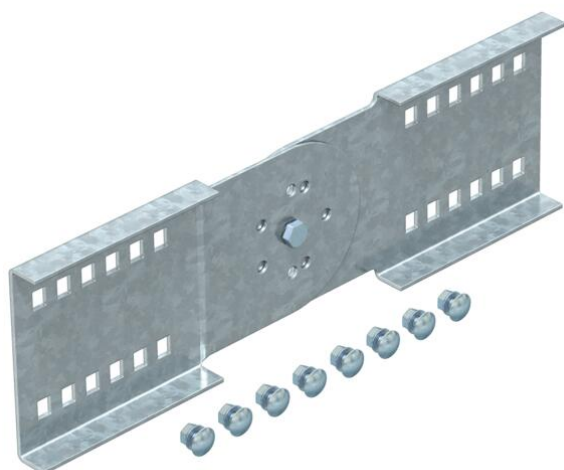

Шарнирный соединитель для листовых лотков и лотков лестничного типа для больших расстояний (высота боковой стенки: 110 мм). В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6091318
Тип	WRGV 110 FS
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	д.сист каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x380
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	119 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,85 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FS

Артикульный номер: 6091318



Размеры

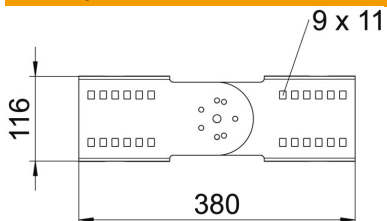

Длина	380 мм
Ширина	20 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель