


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель A2

Артикульный номер: 6227965



Шарнирный соединитель для листовых и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки: 160 мм).  
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

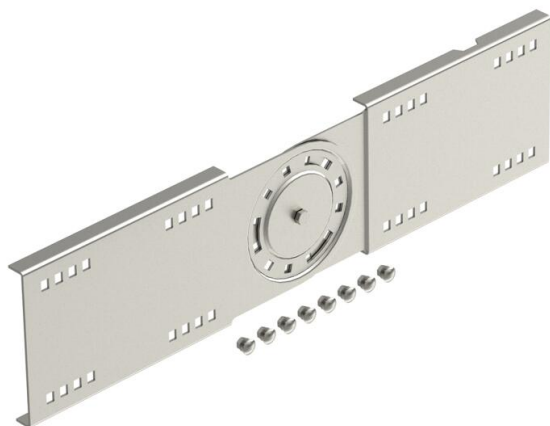

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6227965
Тип	WRGV 160 A2
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	д.сис каб лот д.бол рас 160
Производитель	OBO
Размер	160x680
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	300,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	18,4105 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Шарнирный соединитель A2

Артикульный номер: 6227965



### Размеры

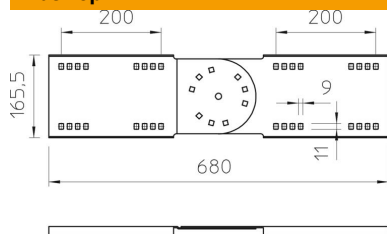

Длина	680 мм
Ширина	20 мм
Высота	160 мм
Толщина листа	2,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	160 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель