


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FS

Артикульный номер: 6227953

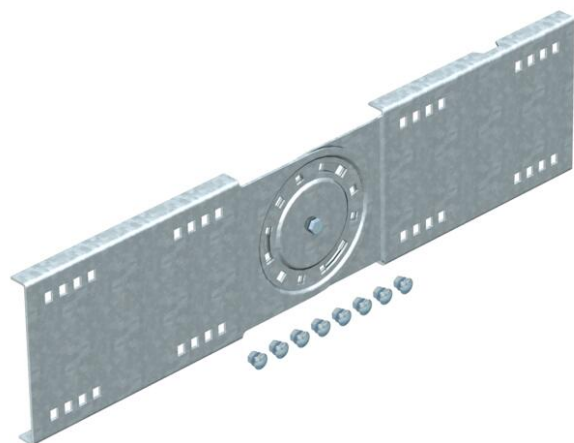

Шарнирный соединитель для кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний (высота боковой стенки: 160 мм). В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6227953
Тип	WRGV 160 FS
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	д.сис каб лот д.бол рас 160
Производитель	OBO
Размер	160x680
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	306,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	8,8541 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель FS

Артикульный номер: 6227953



Размеры

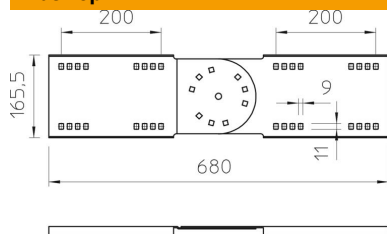

Длина	680 мм
Ширина	20 мм
Высота	160 мм
Толщина листа	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	160 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель