


Технический паспорт

Продольный соединитель А4

Артикульный номер: 6091234

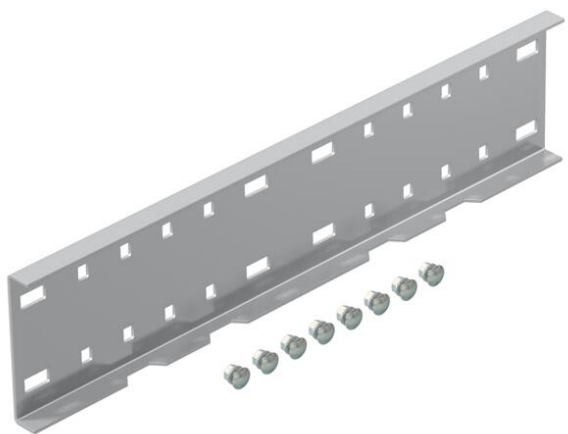

Продольный соединитель для прямого монтажа фасонных деталей, листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм. В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6091234
Тип	WRVL 110 A4
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	д.сист каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x500
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	154,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	9,6875 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель А4

Артикульный номер: 6091234



Размеры

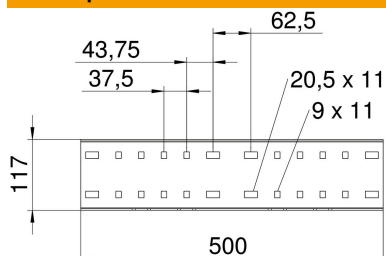

Длина	500 мм
Ширина	20 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель