


Технический паспорт

Продольный соединитель A4

Артикульный номер: 6227730

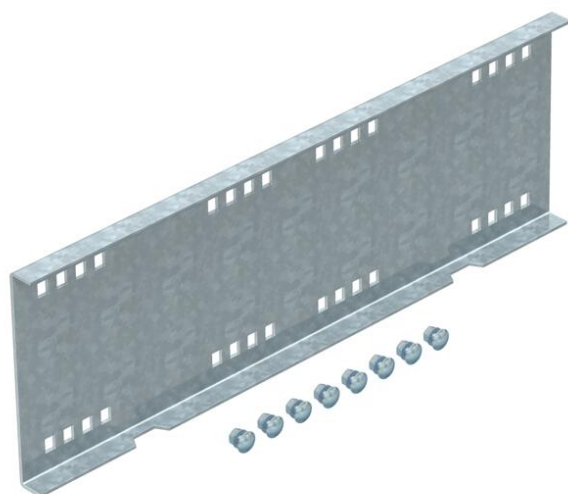

Продольный соединитель для прямого монтажа фасонных деталей, листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм. В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6227730
Тип	WRVL 160 A4
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	д.сис каб лот д.бол рас 160
Производитель	OBO
Размер	160x500
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	250 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	13,2414 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель А4

Артикульный номер: 6227730



Размеры

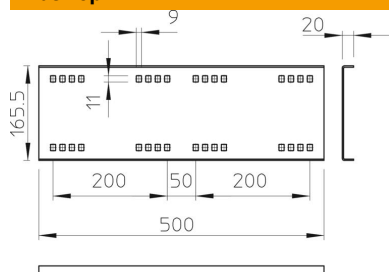

Длина	500 мм
Ширина	20 мм
Высота	160 мм
Толщина листа	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	160 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель