


Технический паспорт

Угловой соединитель A2

Артикульный номер: 6091393



Угловой соединитель для листовых и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки: 110 мм).
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

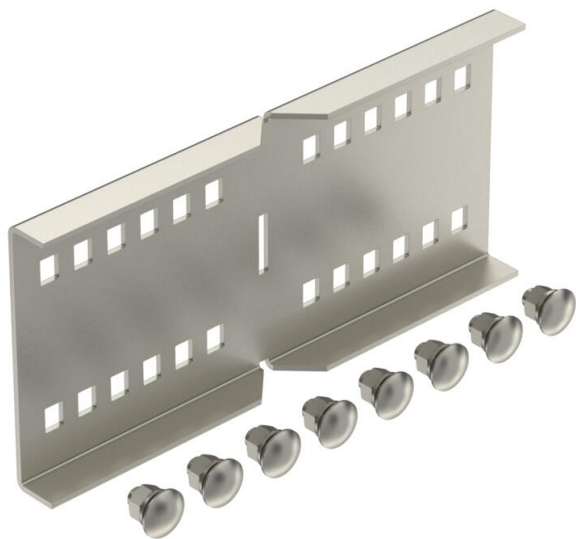

- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6091393
Тип	WRWVK 110 A2
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	д.сист каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x250
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	82 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,7619 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловой соединитель A2

Артикульный номер: 6091393



Размеры

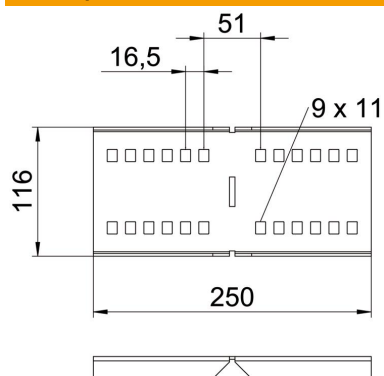

Длина	250 мм
Ширина	20 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель