


# Технический паспорт

## Угловой соединитель А4

Артикульный номер: 6091397

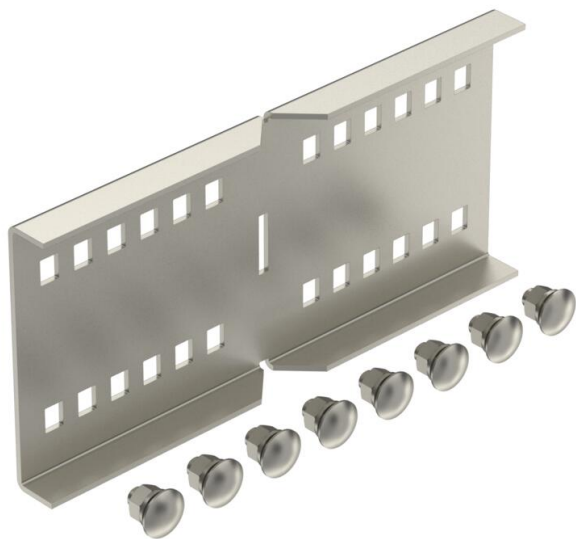

Угловой соединитель для листовых и лестничных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.  
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6091397
Тип	WRWVK 110 A4
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	д.сист каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x250
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	82 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	4,8526 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Угловой соединитель А4

Артикульный номер: 6091397



### Размеры

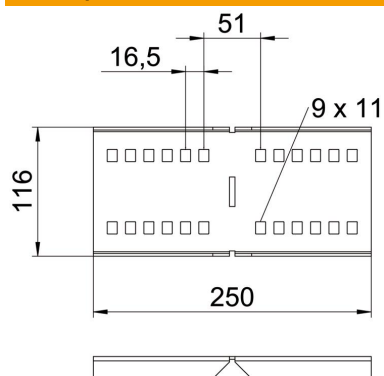

Длина	250 мм
Ширина	20 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	2,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель