


# Технический паспорт

## Угловой соединитель FS

Артикульный номер: 6091377

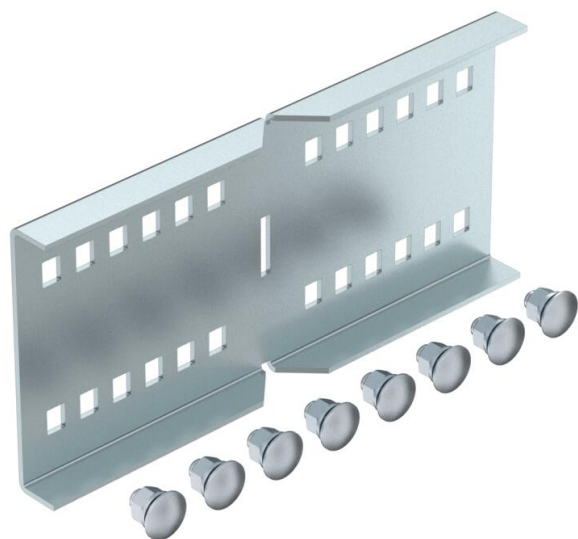

Угловой соединитель для листовых и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки: 110 мм).  
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6091377
Тип	WRWVK 110 FS
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	д.сист каб лотк д.бол раст 110
Производитель	OBO
Размер	110x250
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	83,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,2871 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Угловой соединитель FS

Артикульный номер: 6091377



### Размеры

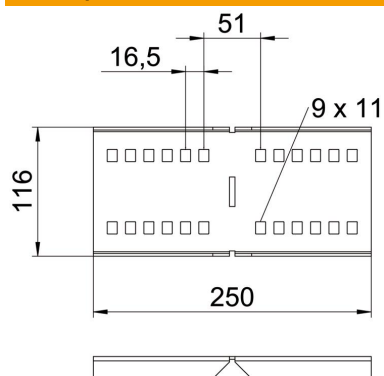

Длина	250 мм
Ширина	20 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	2,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель