

Технический паспорт

Угловой соединитель A2

Артикульный номер: 6227836



Угловой соединитель для листовых и лестничных лотков для больших пролетов с высотой боковой стенки 160 мм.
В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6227836
Тип	WRWVK 160 A2
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	д.сис каб лот д.бол рас 160
Производитель	OBO
Размер	160x500
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	199,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	11,6452 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловой соединитель А2

Артикульный номер: 6227836



Размеры

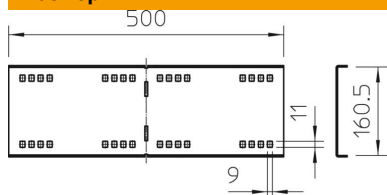

Длина	500 мм
Ширина	20 мм
Высота	160 мм
Толщина листа	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	160 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель