


# Технический паспорт

Угловой соединитель 45°, наружный, 160 A2

Артикульный номер: 6227868



Горизонтальный угловой соединитель 45° для листовых и лестничных лотков для больших расстояний (высота боковой стенки: 160 мм). В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

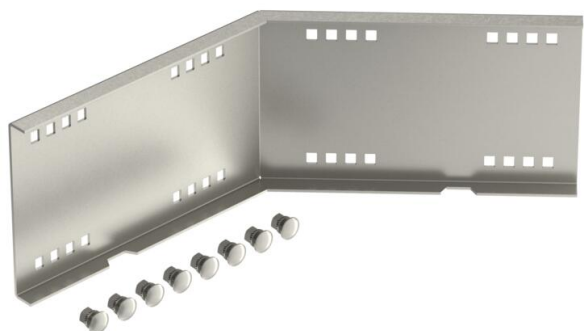

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6227868
Тип	WRWV 160 A A2
Обозначение 1	Угловой соединитель 45°
Обозначение 2	д.сис каб лот д.бол рас 160
Производитель	OBO
Размер	160x500
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	234 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	15,2004 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Угловой соединитель 45°, наружный, 160 A2

Артикульный номер: 6227868



## Размеры

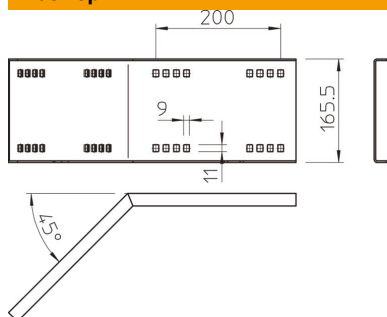

Длина	540 мм
Ширина	20 мм
Высота	160 мм
Толщина листа	2,5 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	160 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель