


Технический паспорт

Угловой соединитель 45°, вертикальный, 200 FT

Артикульный номер: 6232663

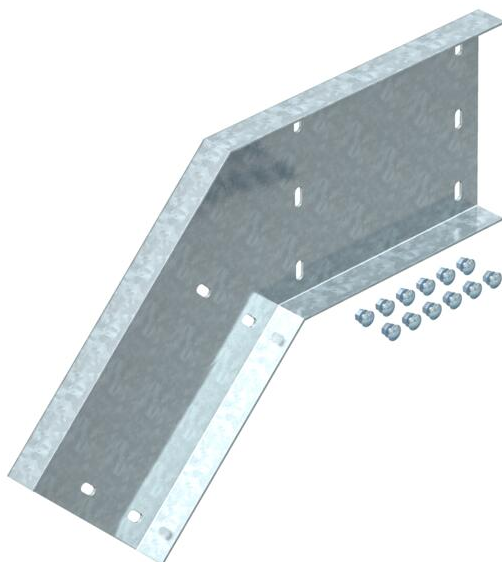

Угловой соединитель 45° вертикальный, для кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 200 мм. В комплекте с болтами, шайбами и гайками.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6232663
Тип	WRWV 200 V FT
Обозначение 1	Вертикал углов соединитель 45°
Обозначение 2	д.лест каб лотк д.бол раст 200
Производитель	OBO
Размер	200x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	4
Единица расхода	Шт.
Масса	343,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	8,7806 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловой соединитель 45°, вертикальный, 200 FT

Артикульный номер: 6232663



Размеры

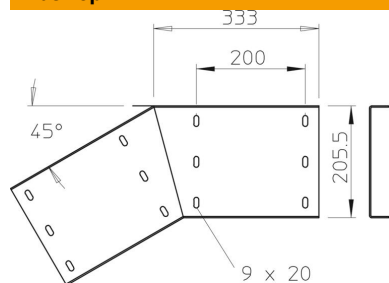

Длина	500 мм
Ширина	35 мм
Высота	200 мм
Толщина листа	2,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы	200 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель