

Технический паспорт

Перекрестный переключатель, ширина 1 модуль

Артикульный номер: 6120936



Переключатель 1-полюсный, 10 A, 250 V~, со штекерными клеммами.




PC

Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6120936
Тип	WS-UB AL 1
Обозначение 1	Двухпозиционный переключатель
Производитель	OBO
Размер	10 A, 250 V
Цвет	алюминиевый лак
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

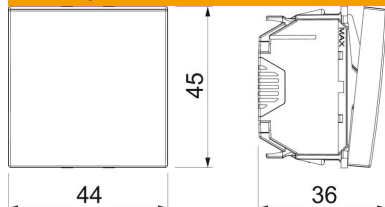

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технический паспорт

Перекрестный переключатель, ширина 1 модуль

Артикульный номер: 6120936



Технические характеристики

Anschlussart	Клеммный зажим
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Освещение	нет
Поле для маркировки	нет
Не содержит галогенов	да
Контрольный свет	нет
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	10 A
Вид подключения	Переключатель с нейтральным положением
Вид защиты	IP20
Поверхность для нанесения маркировки	нет
Глубина	36 мм