

# Технический паспорт

Переключатель со светодиодным элементом,  
1/2 модуля

Артикульный номер: 6120928



Выключатель для освещения со светодиодом, 1-полюсный, 10 А, 250 V~, со штекерными клеммами.



PC Поликарбонат

## Исходные данные

Артикульный номер	6120928
Тип	WS-UKL SWGR0.5
Обозначение 1	Двухпозиционный переключатель
Обозначение 2	с контрольной лампочкой
Производитель	OBO
Размер	10 А, 250 V
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Переключатель со светодиодным элементом,  
1/2 модуля

Артикульный номер: 6120928



## Размеры

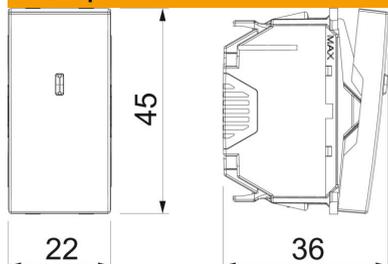

Ширина	22 мм
Высота	45 мм

## Технические характеристики

Anschlussart	Клеммный зажим
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Освещение	да
Функция освещения	Контроль и ориентация
Поле для маркировки	нет
Не содержит галогенов	да
Контрольный свет	да
Вид монтажа	Кабельный канал
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	10 A
Вид подключения	Переключатель с нейтральным положением
Вид защиты	IP20
Поверхность для нанесения маркировки	нет
Глубина	36 мм