


Технический паспорт

Перекладина WSK 40

Артикульный номер: 6008062

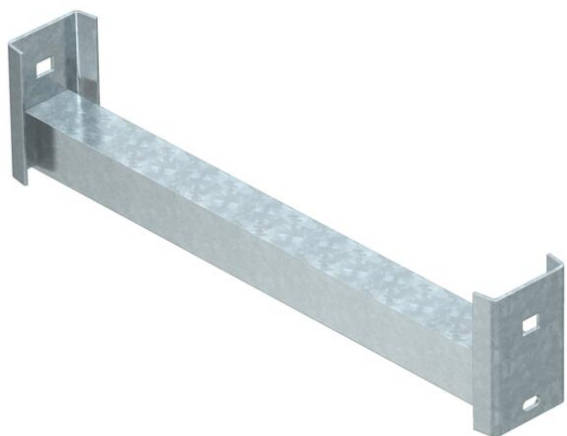

Угловая перекладина для применения в кабельных лотках лестничного типа для больших нагрузок и в стойке IS 8.
Максимальная нагрузка на перекладину 250 кг.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6008062
Тип	WSK 40 60 FT
Обозначение 1	Угловая перекладина
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	B554mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	172 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Перекладина WSK 40

Артикульный номер: 6008062



Размеры

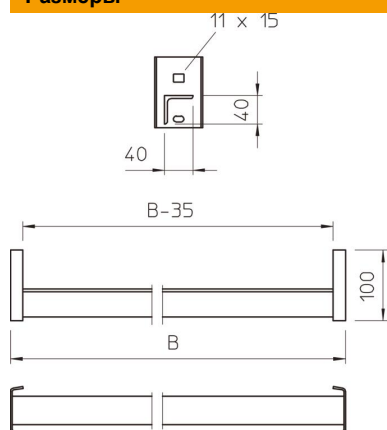

Размер Ш×В	40 x 40 мм
Длина	554 мм
Ширина	554 мм
Высота	100 мм

Технические характеристики

Прочность материала	4 мм
---------------------	------