

# Технический паспорт

## Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402322



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.




CE

<b>A4</b>	Нержавеющая сталь
<b>2B</b>	без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	3402322
Тип	WS M10 D20 A4
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,408 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0176 кг COe / 1 Шт.

### Размеры

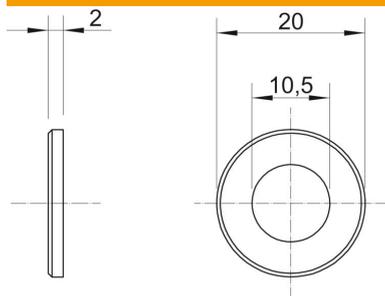

Размер d	10,5 мм
Размер d мин.	20 мм
Размер h	2 мм

# Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402322



## Технические характеристики

Фасеточный	нет
Резьба	M10
Внутренний диаметр	10,5 мм
Диаметр отверстия	10,5 мм
Прочность материала	2 мм
С зубцами	нет
Форма отверстия	круглой формы