

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403175



Подкладная шайба с большим наружным диаметром. В соединениях на монтажной рейке MS 41 мы рекомендуем наружный диаметр 40 мм.




CE

A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3403175
Тип	WS M10 D40 A2
Обозначение 1	Большая шайба
Производитель	OBO
Размер	M10, Ø40mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,592 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0293 кг CO ₂ / 1 Шт.

Размеры

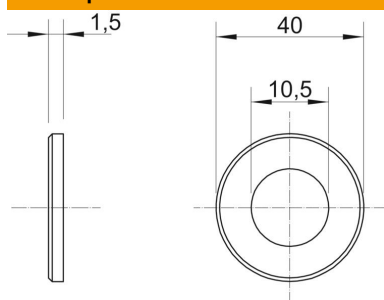

Толщина листа	0,06 in
Размер D	1,58 in
Размер d	0,41 in
Размер d	10,5 мм
Размер d макс.	40 мм
Размер d мин.	40 мм
Размер h	1,5 мм

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403175



Технические характеристики

Резьба	M10
Не содержит галогенов	нет
Прочность материала	1,5 мм