

Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402345



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.




A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3402345
Тип	WS M12 D24 A4
Обозначение 1	Подкладная шайба
Обозначение 2	DIN 125 A4
Производитель	OBO
Размер	M12
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,627 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0304 кг COe / 1 Шт.

Размеры

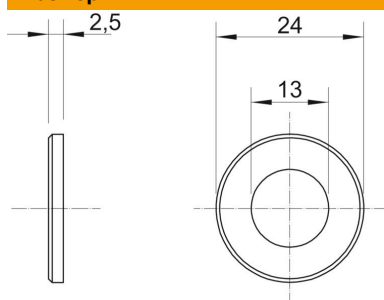

Размер d	13 мм
Размер d мин.	24 мм
Размер h	2,5 мм

Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402345



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Резьба	M12
Внутренний диаметр	13 мм
Диаметр отверстия	13 мм
Прочность материала	2,5 мм
Форма отверстия	круглой формы