


Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402126



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.

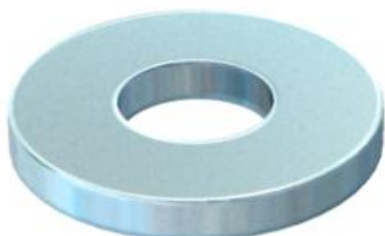

St

Сталь


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3402126
Тип	WS M12 D24 G
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	OBO
Размер	M12
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,57 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0156 кг CO ₂ е / 1 Шт.

Размеры

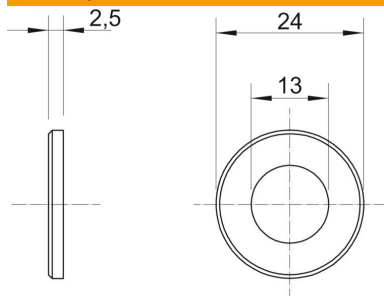

Толщина листа	0,1 in
Размер D	0,94 in
Размер d	0,51 in
Размер d	13 мм
Размер d мин.	24 мм
Размер h	2,5 мм

Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402126



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M12
Внутренний диаметр	13 мм
Прочность материала	2,5 мм
С зубцами	нет
Форма отверстия	круглой формы