

Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402045



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.




St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3402045
Тип	WS M4 D09 G
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	OBO
Размер	M4
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,031 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0014 кг CO _e / 1 Шт.

Размеры

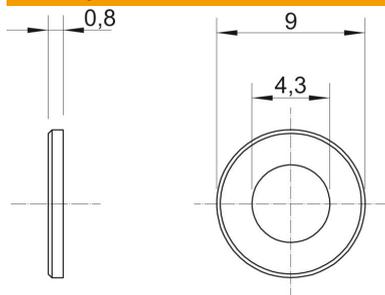

Размер d	4,3 мм
Размер d мин.	9 мм
Размер h	0,8 мм

Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402045



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M4
Внутренний диаметр	4,3 мм
Прочность материала	0,8 мм
С зубцами	нет
Форма отверстия	круглой формы