

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403025

OBO
BETTERMANN

Шайба с большим наружным диаметром



CE


St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3403025
Тип	WS M4 G15 G
Обозначение 1	Большая шайба
Производитель	ОВО
Размер	M4, Ø15mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,156 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0035 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

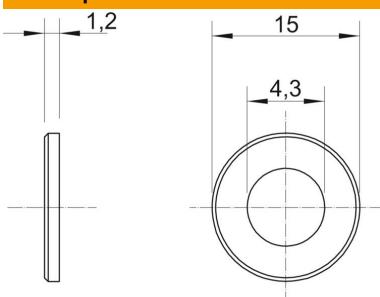

Толщина листа	0,05 in
Размер D	0,59 in
Размер d	0,17 in
Размер d	4,3 мм
Размер d макс.	15 мм
Размер d мин.	15 мм
Размер h	1,2 мм

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403025



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M4
Внутренний диаметр	4,3 мм
Прочность материала	1,2 мм