

Технический паспорт

Шайба A2

Артикульный номер: 3402304

OBO
BETTERMANN

Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.



CE


A2 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3402304
Тип	WS M6 D12 A2
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	ОВО
Размер	M6
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,114 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0041 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

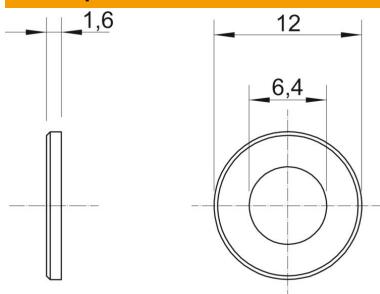

Толщина листа	0,06 in
Размер D	0,47 in
Размер d	0,25 in
Размер d	6,4 мм
Размер d мин.	12 мм
Размер h	1,6 мм

Технический паспорт

Шайба А2

Артикульный номер: 3402304



Технические характеристики

Резьба	M6
Внутренний диаметр	6,4 мм
Диаметр отверстия	6,4 мм
Прочность материала	1,6 мм
С зубцами	нет
Форма отверстия	круглой формы