

Технический паспорт

Шайба A2

Артикульный номер: 3402312



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.




A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3402312
Тип	WS M8 D16 A2
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,214 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0076 кг COe / 1 Шт.

Размеры

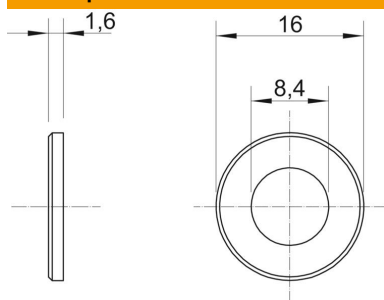

Толщина листа	0,06 in
Размер D	0,63 in
Размер d	0,33 in
Размер d	8,4 мм
Размер d мин.	16 мм
Размер h	1,6 мм

Технический паспорт

Шайба A2

Артикульный номер: 3402312



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Резьба	M8
Внутренний диаметр	8,4 мм
Диаметр отверстия	8,4 мм
Прочность материала	1,6 мм
Форма отверстия	круглой формы