

Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402316



Шайба в соответствии с DIN 125. Форма А, для универсального применения.



A5

Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	3402316
Тип	WS M8 D16 A5
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Нержавеющая сталь
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,214 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0088 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Подкладная шайба

Артикульный номер: 3402316



Размеры

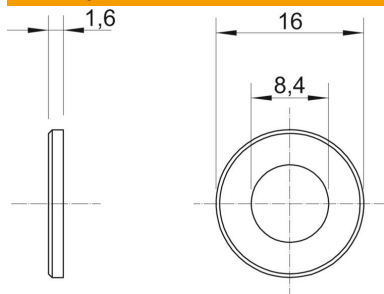

Размер d	8,4 мм
Размер d мин.	16 мм
Размер h	1,6 мм

Технические характеристики

Резьба	M8
Внутренний диаметр	8,4 мм
Диаметр отверстия	8,4 мм
Прочность материала	1,6 мм
С зубцами	нет
Форма отверстия	круглой формы