


Технический паспорт

Подкладная шайба ISO 7093

Артикульный номер: 3402215



Шайба с большим наружным диаметром для универсального применения.

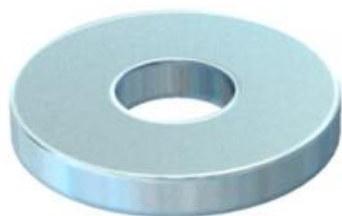

St

Сталь


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3402215
Тип	WS M8 D28 G
Обозначение 1	Подкладная шайба
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,034 кг CO ₂ / 1 Шт.

Размеры

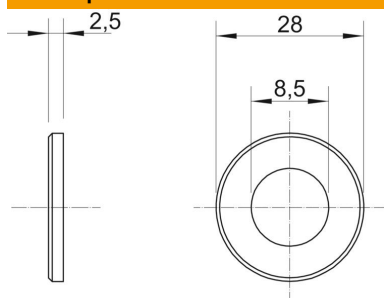

Толщина листа	0,1 in
Размер D	1,1 in
Размер d	0,33 in
Размер d	8,5 мм
Размер d мин.	28 мм
Размер h	2,5 мм

Технический паспорт

Подкладная шайба ISO 7093

Артикульный номер: 3402215



Технические характеристики

Резьба	M8
Внутренний диаметр	8,5 мм
Прочность материала	2,5 мм
С зубцами	нет
Форма отверстия	круглой формы